

Манометр MA-63-1,6-R1/4-MPA-E-RG

№ изделия: 526785

Продукт будет снят с производства

С индикацией в МПа, настраиваемый красно/зеленый диапазон.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO

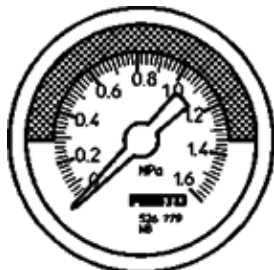


Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [МПа]	0 ... 1,6 МПа
Соответствует стандарту	EN 837-1
Номинальный размер манометра	63
Структура проекта	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Рабочее давление	0 ... 1,6 МПа
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	2,5
Класс защиты	IP43
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	R1/4
Материалы в контакте со средой	Латунь
Информация о материале, резьбовая часть	Латунь
Информация о материале, корпус	ABS
Информация о материале, смотровое окно	PMMA
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	90 g
Примечание по рабочей среде	Без кислорода Без ацетилена