


# Быстроразъемная розетка KD4-N-9

№ изделия: 531641

FESTO

Самозапирающийся

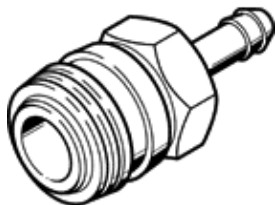

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7,4 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	1.008 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	57 g
Пневматическое подключение, канал 1	N-9
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)