

Губки захвата BUB-HGDT-25

№ изделия: 541101

FESTO

подходит для 3-точечного захвата HGDT.

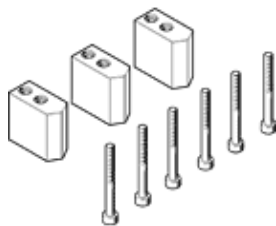


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 25 |
| Положение при сборке | Любое |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | 5 ... 60 °C |
| Вес продукта на губку захвата | 10 g |
| Тип крепления | Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал необработанной части | Алюминиевый сплав |