

Осевой набор EAMM-A-S38-42A

№ изделия: 560685

☆ Линейка основной продукции

Подходит для электромеханических приводов.

FESTO

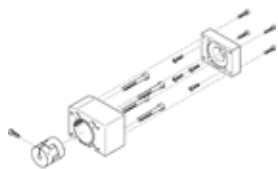


Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	3,5 Nm
Вес продукта	410 g
Код интерфейса, привод	S38
Код интерфейса, двигатель	42A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)