

Осевой набор EAMM-A-S38-57A

№ изделия: 560686

☆ Линейка основной продукции

Подходит для электромеханических приводов.

FESTO

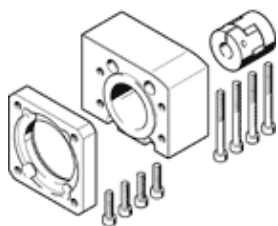


Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	6,5 Nm
Вес продукта	390 g
Код интерфейса, привод	S38
Код интерфейса, двигатель	57A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)