

Соединительный кабель NEBS-L2G5-K-5-LE5

№ изделия: 570918

FESTO

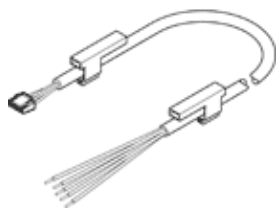


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Атрибуты кабеля | Стандарт |
| Условия испытания кабеля | Прочность на изгиб в соответствии со стандартом Festo Условия испытания - по запросу |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 0 ... 30 V |
| Импульсная мощность | 0,8 kV |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | 1 A |
| Степень загрязнения | 2 |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -5 ... 60 °C -20 ... 60 °C |
| Электрическое присоединение 1 | Разъем, квадратный дизайн L2, 5-полюсный |
| Электрическое присоединение 2 | Открытый конец, 5-проводный |
| Структура кабеля | 5 x 0,14 mm ² |
| Диаметр кабеля | 4,1 mm |
| Длина кабеля | 5 m |
| Номинальное сечение провода | 0,14 mm ² |
| Цветной код, изоляция сердечника | голубой коричневый Серый Черный белый |
| Цвет оплетки кабеля | Серый |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | PBT |
| Информация о материале, изолирующая втулка | PP |
| Информация о материале, оплетка кабеля | PVC |