

Линейный порталный привод DHSL-25-EGC185TB-DGEA40

№ изделия: 574534

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».

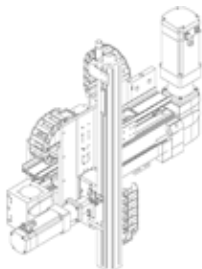


Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	Линейный порталный привод 25
Эффективная нагрузка	0 ... 25 kg
Привод, Z координата	DGEA-40
Система приводов, Z координата	Электрический Привод с зубчатым ремнем
Промежуточная позиция, Z координата	Любое
Ход, Z координата	0 ... 600 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	$\pm 0,05$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Z координата	$\pm 0,05$ mm
Привод, Y координата	EGC-185-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 8.500 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	$\pm 0,08$ mm