


# Трехмерный порталный привод DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

№ изделия: 574542

FESTO

Чтобы получить предложение по Вашей конкретной задаче.  
Пожалуйста нажмите сверху символ «Запрос по факсу».

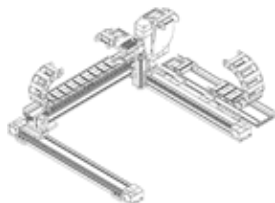

## Таблица данных

Характеристика	Значение
Сборка	трехмерный порталный привод 0.5
Эффективная нагрузка	0 ... 0,5 kg
Привод, Z координата	DGSL-8
Система приводов, Z координата	Пневматический
Ход, Z координата	0 ... 80 mm
Точность повторения в конечном положении, Z координата	± 0,01 mm
Привод, Y координата	EGC-50-TB
Система приводов, Y координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, Y координата	Любое
Ход, Y координата	0 ... 1.000 mm
Точность повторения в конечном положении, Y координата	± 0,08 mm
Точность повторения в промежуточном положении, Y координата	± 0,08 mm
Привод, X координата	EGC-70-TB
Система приводов, X координата	Электрический Электромеханический привод с зубчатым ремнем и шариковой направляющей
Промежуточная позиция, X координата	Любое
Ход, X координата	0 ... 5.000 mm
Точность повторения в конечном положении, X координата	± 0,08 mm
Точность повторения в промежуточном положении, X координата	± 0,08 mm