

Колпачок CV-PK-9-B

№ изделия: 6216

FESTO

для быстроразъемных соединений и ниппелей.

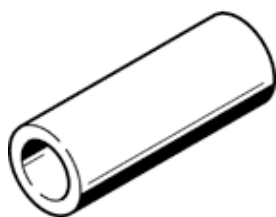


Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер контейнера | 10 |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1 MPa |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 10 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 145 psi |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Пневматическое подключение, канал 1 | для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 9 мм |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал крышки | TPE-U(PU) |