

# nástrčné T-zoskrutkovanie

## QST-B-1/8-10-20


FESTO

číslo dielca: 132132

Výbehový typ

nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

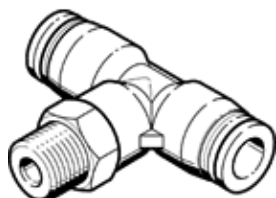

### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	4,9 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	20
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Osvedčenie	Germanischer Lloyd
Max. uťahovací krútiaci moment	7 Nm
Hmotnosť výrobku	24,1 g
Počet výstupov	2
Počet prívodov	1
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit R1/8
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 10 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	PBT
Materiálová informácia pre	POM
Materiálová informácia pre tesnenie hadice	NBR
Materiálová informácia pre upínací prvok hadice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ