


Príruba motora
EAMF-A-38A-40S/40T
Číslo dielu: 562669

FESTO

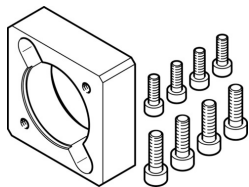

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Kód rozhrania vstupu motora	40S 40T
Kód rozhrania pre teleso spojky	38A.2
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS