 



# Povratno-dušilni ventil GRLZ-1/8-NPT-B

Številka dela: 151561

FESTO

za dušenje napajalnega zraka, z zasučnim priključkom.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

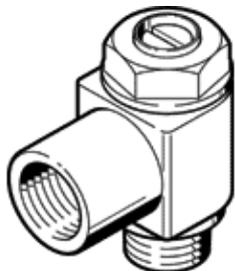

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilna funkcija za dovajan zrak
Pnevmatični priključek 1	NPT1/8-27
Pnevmatični priključek 2	NPT1/8-27
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	za uvitje
Obratovalni tlak	0,3 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Temperatura medija	-10 ... 60 °C