


**Priključna letev**  
**VABM-L1-14G-G14-7-GR**  
Številka dela: 573492

**FESTO**

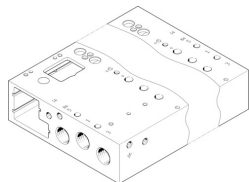

**Podatkovni list**

| Značilnost                                    | Vrednost                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimenzija rasterja                            | 16 mm                             |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                          |
| Največje število ventilskih mest              | 7                                 |
| Odobritev                                     | c UL us – Recognized (OL)         |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura skladiščenja                      | -20 °C...60 °C                    |
| Teža izdelka                                  | 1212 g                            |
| Priključek za krmilni zrak 12/14              | M5                                |
| Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84 | M5                                |
| Pnevmatični priključek 1                      | G1/4                              |
| Pnevmatični priključek 3                      | G1/4                              |
| Pnevmatični priključek 5                      | G1/4                              |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                   |
| Material priključne letve                     | Gnetna aluminijeva zlitina        |