


Priključna letev VABM-P7-18MB-G18-M5-4

Številka dela: 8076387

FESTO

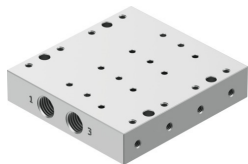

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	18 mm
Konstruktivna zgradba	Smer priključitve spodaj
Največje število ventilskih mest	4
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.6 Nm
Teža izdelka	180 g
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina