


# Priključna letvica VABM-C8-12E-G14-24-PT-L

Broj dela: 1247984

FESTO

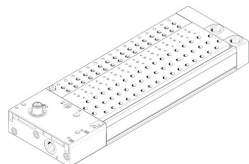

## Tehnički list

| Karakteristika                                          | Vrednost                                                                        |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzija mrežice                                       | 12 mm                                                                           |
| Maks. broj mesta za ventile                             | 24                                                                              |
| UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)                 | prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost<br>prema UK RoHS propisima |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK               | 0 - bez izloženosti koroziji                                                    |
| LABS usklađenost                                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                               |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila | 0.6 Nm                                                                          |
| Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu        | 5 Nm                                                                            |
| Težina proizvoda                                        | 1526 g                                                                          |
| Pneumatski priključak 1                                 | G1/4                                                                            |
| Pneumatski priključak 3                                 | G1/4                                                                            |
| Pneumatski priključak: 5                                | G1/4                                                                            |
| Napomena o materijalu                                   | RoHS-usaglašen                                                                  |
| Materijal priključne lajsne                             | Aluminijumska legura za obrada                                                  |