

L utični priključak QSML-B-M3-4-20

Broj artikla: 130899


Komponenta koja će prestati da se proizvodi

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougrom.

Komponenta se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2018. Vidi Support

Portal za alternativni proizvod.

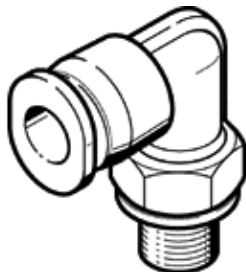

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Mini
Nazivni prečnik	1,3 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina kontejnera	20
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	0,7 Nm
Težina proizvoda	3 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj M3
Pneumatski priključak 2	for tubing, 4mm outside diameter
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, zaptivka creva	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment creva	visokolegirani čelik, nerđajući