


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-P4-28B-40R

Broj dela: 8107707

FESTO

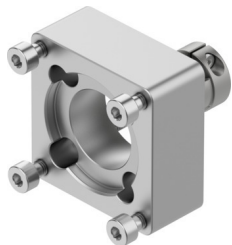

## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost       |
|----------------------------|----------------|
| Ugradni položaj            | Proizvoljan    |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %       |
| Vrsta zaštite              | IP40           |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C |
| Prenosivi obrtni momenat   | 0.7 Nm         |
| Težina proizvoda           | 71 g           |
| Kod interfejsa aktuatora   | P4-28B         |
| Kod interfejsa motora In   | 40R            |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen |