


เทอร์มินัลสตริป
VABM-C8-12E-G14-12-PT-L
หมายเลขชิ้นส่วน: 1247979

FESTO

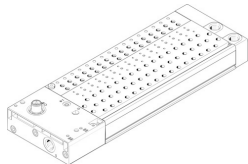

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	12 mm
จำนวนตำแหน่งหัวสั้วสูงสุด	12
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
ระดับความต้านทานการกีดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกีดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดหัวสั้ว	0.6 Nm
แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง	5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	940 g
ข้อต่อลม 1	G1/4
ข้อต่อลม 3	G1/4
ข้อต่อลม 5	G1/4
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด