


ฟิตติ้งแบบหางปลาไหล CRCN-1/8-PK-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 13970

FESTO

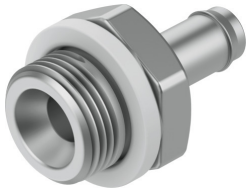

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	3.2 mm
ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว	แหวนปิดผนึก
ขนาดบรรจุ	10
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:::]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	7.86 g
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G1/8
ข้อต่อลม 2	สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
วัสดุซีลเกลียว	PA เสริมแรง TPE-U (PU)