


แมนนิโฟลด์
MHA1-PR4-3-M3-PI
หมายเลขชิ้นส่วน: 197223

FESTO

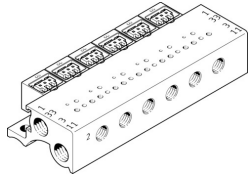

แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	4
แรงดันใช้งาน	0 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
ประเภทการติดตั้งแผ่นเชื่อมต่อ	มีรูทะลุ
ประเภทของวาล์วยึด	ด้วยเกลียวใน
ข้อต่อลม 1	M7
ข้อต่อลม 2	M3
ข้อต่อลม 3	M7
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด