


# หน้าแปลนมอเตอร์ EAMF-A-38A-40S/40T

หมายเลขชิ้นส่วน: 562669

FESTO

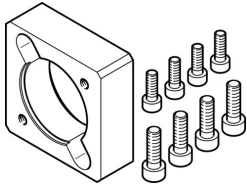

## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|----------------------------------------|------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 80 g                   |
| อินเทอร์เฟซมอเตอร์                     | 40S<br>40T             |
| ตัวเรือนคลัตช์หรืออินเทอร์เฟซ          | 38A.2                  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |