


T tipi çengelli rakor

TCN-1/8-PK-6

Ürün numarası: 11963

FESTO

PAN, PUN, PP, PU, PR tipi plastik hortumlar için, sızdırmazlık halkalı, dönebilir.

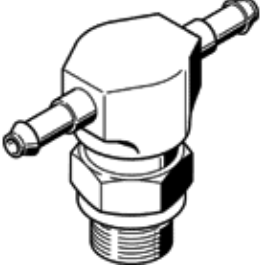

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4,9 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:--]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	8 mm hortum dış çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum Çinko pres döküm