

Y-otomatik baęlantı


QSY-B-6-4-20

Ürün numarası: 130960
Üretimden kalkacak ürün

[İndirger.](#)

[İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO

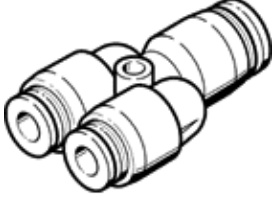

Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	2,1 mm
Montaj konumu	İstenildięi gibi
Tank büyükükü	20
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün aęırlıęı	9,6 g
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik baęlantı 1	6 mm hortum dıř çapı için
Pnömatik baęlantı 2	Dıř çap 4 mm hortum için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik