


Kartuş QSPLLKG20-3/8-U

Ürün numarası: 132867

FESTO

Geçmeli konnektörlü, uzun L-formunda

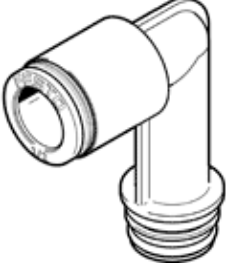

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	5,7 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	10
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	15 g
Pnömatik bağlantı 1	QSP...20
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 3/8" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik