


Kartuş QSPLLKG10-5/32-U

Ürün numarası: 132927

FESTO

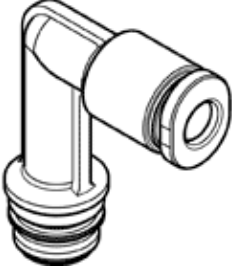

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükölük | Mini |
| Nominal genişlik | 2,3 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiđi gibi |
| Tank büyükölüğü | 10 |
| Tasarım yapısı | İtme/çekme prensibi |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Denizcilik sınıflandırması | Bkz. sertifika |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 2,4 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | QSP...10 |
| Pnömatik bağlantı 2 | Dış çap 5/32" hortum için |
| Çözme halkasının rengi | gri |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | PA-kuvvetlendirilmiş |
| Malzeme, sökme halkası | POM |
| Malzeme, hortum sızdırmazlığı | NBR |
| Malzeme, hortum sabitleme elemanı | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |