


Karşıt yatak EAMG-U1-60

Ürün numarası: 1354282

FESTO

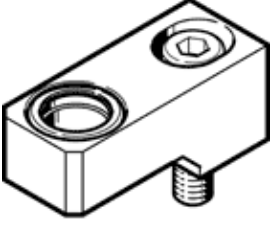

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	60
Montaj konumu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	35 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun