


# Otomatik T rakoru

## QST-1/4-3/8-U

Ürün numarası: 153704

FESTO

360° dönebilir, dışı altıgen erkek dış.  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.

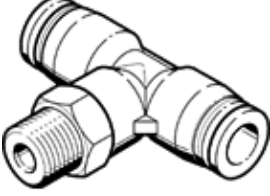

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	7,3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava Vakum
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	14 Nm
Pnömatik bağlantı, giriş hattı	Erkek dış NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı, çıkış	Dış çap 3/8" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik