


# Otomatik T elemanı QST-5/16T-U

Ürün numarası: 153727

FESTO

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.

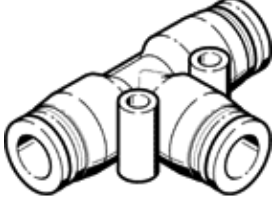

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	5,5 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava Vakum
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün ağırlığı	15,5 g
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı, giriş hattı	Dış çap 5/16" hortum için
Pnömatik bağlantı, çıkış	Dış çap 5/16" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik