

Y-otomatik baęlantı QSY-3/8T-5/16-U


Ürün numarası: 153759

FESTO

indirger.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.

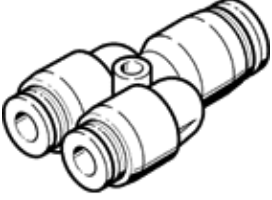

Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	4,6 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Tank büyükölüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiř hava Vakum
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün aęırlıęı	23 g
Çıkıřların sayısı	2
Giriř hatların sayısı	1
Pnömatik baęlantı, giriř hattı	Dıř çap 3/8" hortum için
Pnömatik baęlantı, çıkıř	Dıř çap 5/16" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik