


# T diřli baęlantı

## QST3-3/8-3/8-5/16-U

Ürün numarası: 153803

FESTO

360° yönlendirilebilir, 4 çıkıř.

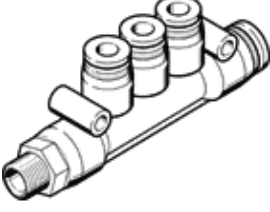

## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	6,7 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildięi gibi
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Tank büyükükü	1
Çalıřma basıncı tüm sıcaklık aralıęı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalıřma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	24 Nm
Ürün aęırlıęı	52 g
Çıkıřların sayısı	4
Giriř hatların sayısı	1
Pnömatik baęlantı 1	Erkek diř ölçüsü 3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 2	Dıř çap 3/8" hortum için Dıř çap 5/16" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme, vida diřli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlıęı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik