


# Y-otomatik baęlantı QSMY-1/8T-U

Ürün numarası: 153921

FESTO

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for  
alternative products.

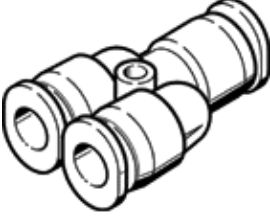

## Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Mini
Nominal genişlik	1,2 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Tank büyükükü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yaęlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün aęırlığı	3,7 g
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik baęlantı 1	Dış çap 5/32" hortum için
Pnömatik baęlantı 2	Dış çap 5/32" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik