


Dogrusal tahrik DGPL-1"- -PPV-A-GF-B

Ürün numarası: 162932


FESTO

Temassız algılama için, milsiz, piston ve sürücü arasında mekanik bağlantı, çift tarafta ayarlanabilir son konum yastıklaması.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

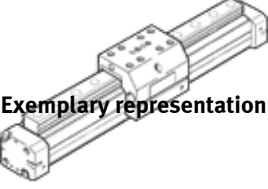

Exemplary representation

 

Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------|--|
| Strok | 10 ... 3.000 mm |
| Piston çapı | 1" |
| Yastıklama | PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama Şok alıcı, keskin karakteristik eğri |
| Yatak | Kaymalı yatak |
| Sürücü prensibi | pozitif kilitleme (kanal) |
| Çalışma basıncı | 2 ... 8 bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Yastıklama boyu | 18 mm |
| Pnömatik bağlantı | NPT1/8-27 |