


# Dogrusal tahrik DGPL-1 5/8"- -PPV-A-GF-B

Ürün numarası: 162934


FESTO

Temassız algılama için, milsiz, piston ve sürücü arasında mekanik bağlantı, çift tarafta ayarlanabilir son konum yastıklaması.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

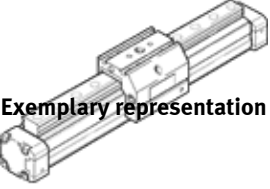

Exemplary representation

 

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 3.000 mm
Piston çapı	1 5/8"
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama Şok alıcı, keskin karakteristik eğri
Yatak	Kaymalı yatak
Sürücü prensibi	pozitif kilitleme (kanal)
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yastıklama boyu	30 mm
Pnömatik bağlantı	NPT1/4-18