


Dogrusal tahrik DGPL-2 1/2"- -PPV-A-KF-B

Ürün numarası: 162945


FESTO

Temassız algılama için, milsiz, piston ve sürücü arasında mekanik bağlantı, çift tarafta ayarlanabilir son konum yastıklaması.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

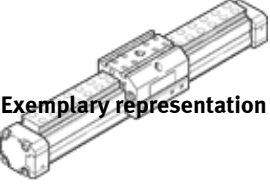

Exemplary representation

 

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 ... 3.000 mm
Piston çapı	2 1/2"
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama Şok alıcı, keskin karakteristik eğri
Yatak	Rulman yataklamalı
Sürücü prensibi	pozitif kilitleme (kanal)
Çalışma basıncı	1,5 ... 8 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Yastıklama boyu	30 mm
Pnömatik bağlantı	NPT3/8-18