


L-somunlu bağlantı rakoru LCKN-1/8-PK-3

Ürün numarası: 164997

FESTO

360° yönlendirilebilir, sızdırmaz conta.

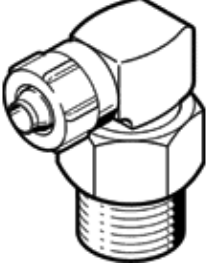

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	1,7 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,9 ... 16 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Moderate corrosion stress
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	somunlu çengel konnektör iç çapı 3 mm için
Gövde için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm