

 

# Tek yön kısma valfi

## GRLA-1/8-PK-3-B-CT

Ürün numarası: 165655

FESTO

Çıkışta (egzostta) kısma için, döner bağlantılı.  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.

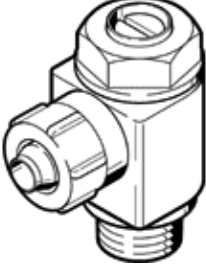

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Tahliye havası için tek yönlü hız ayar fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	PK-3 rakor somunu ile
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Ayarlama elemanı	Yarıklı başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	110 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	100 ... 110 l/min
Çalışma basıncı	0,3 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	162 l/min
Çek valf yönündeki standart debi: 6 -> 0 bar	120 ... 140 l/min
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	6 Nm
Ürün ağırlığı	22 g
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Ayar vidası için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Döner bağlantı için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm