


Akis denetim valfi GRLO-M5-PK-3-LF-C

Ürün numarası: 175051

FESTO

Çek valf fonksiyonu yok, döner bağlantı.

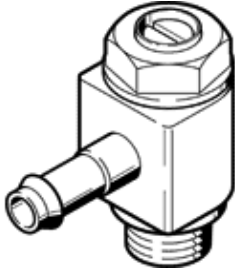

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	PK-3
Ayarlama elemanı	Yarık başlı vida
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Kısma yönündeki standart nominal debi	40 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısma yönündeki standart debi: 6 → 0 bar	80 l/min
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	1,5 Nm
Ürün ağırlığı	7 g
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Ayar vidası için malzeme bilgisi	Pirinç
Döner bağlantı için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm