


Multi-pin soket konnektörü IMP1-SD-72-36

Ürün numarası: 18320

FESTO

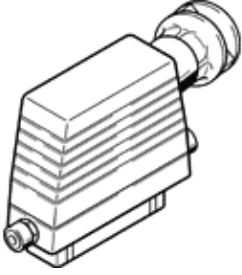

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	22 ... 32 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 300 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım değeri	10 A
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-40 ... 125 °C
Ürün ağırlığı	550 g
Bağlantı kesidi	1,75 mm ²
Elektriksel bağlantı	Soket 72-pin
Kablo bağlantısı	SW50
Bağlantı şekli	Bağlantı kelepçesi ile
Gövde için malzeme bilgisi	Plastik Hafif alaşım - Pres Döküm
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Gümüşlenmiş