


Multi-pin soket konnektörü IMP1-SD-40-0,75

Ürün numarası: 18322

FESTO

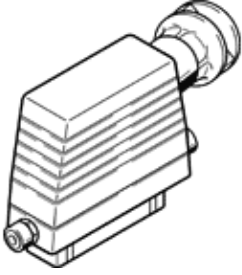

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	10 ... 19 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 300 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım değeri	10 A
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-40 ... 125 °C
Ürün ağırlığı	325 g
Bağlantı kesidi	0,75 mm ²
Elektriksel bağlantı	Soket 40-pin
Kablo bağlantısı	Pg21
Bağlantı şekli	Bağlantı kelepçesi ile
Gövde için malzeme bilgisi	Plastik Hafif alaşım - Pres Döküm
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bakır alaşım Gümüşlenmiş