


Valf adası

IIMP-02-1/8-6-BU

Ürün numarası: 18865

FESTO

Tip 02 instalasyon adası, G1/8, multi-pin bağlantılı.

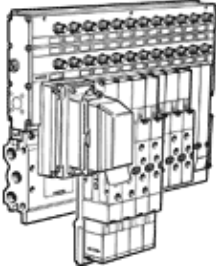

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 single solenoid 5/2 bistable 5/3 pressurised 5/3 exhausted 5/3 closed
Standart nominal debi	750 ... 1.000 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Electrical connection	Multipol
Valf yerlerinin max. sayısı	6
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Koruma sınıfı	IP65
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf adası tipi	02
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Valf adası yapısı	Sabit mandal
Pilot basıncı	1,5 ... 10 bar
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut