


# Valf adası

## IIMP-02-1/8-12-BU

Ürün numarası: 18868

FESTO

Tip 02 instalasyon adası, G1/8, multi-pin bağlantılı.

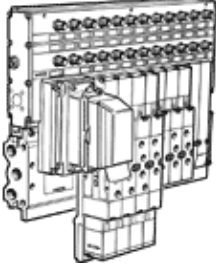

### Bilgi sayfası

| Özellik                     | Değer   |
|-----------------------------|---|
| Valf fonksiyonu             | 5/2 single solenoid<br>5/2 bistable<br>5/3 pressurised<br>5/3 exhausted<br>5/3 closed |
| Standart nominal debi       | 750 ... 1.000 l/min   |
| Çalışma basıncı             | -0,9 ... 10 bar   |
| Electrical connection       | Multipol  |
| Valf yerlerinin max. sayısı | 12  |
| Çevre sıcaklığı             | -5 ... 50 °C  |
| Koruma sınıfı               | IP65  |
| Tetikleme şekli             | elektriksel   |
| Valf adası tipi             | 02  |
| Tasarım yapısı              | Piston sürgüsü  |
| Pilot basıncı beslemesi     | harici<br>dahili  |
| Valf adası yapısı           | Sabit mandal  |
| Pilot basıncı               | 1,5 ... 10 bar  |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V  |
| Kullanım havası sıcaklığı   | -5 ... 50 °C  |
| Malzeme hakkında not        | LABS içeren malzemeler mevcut   |