


L geçmeli bağlantı QSL-5/8T-U

Ürün numarası: 190603

FESTO

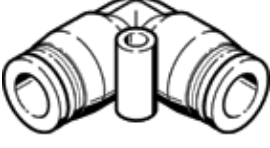

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	Standart
Nominal genişlik	10,8 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tank büyükölüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	31 g
Pnömatik bağlantı 1	5/8" hortum dış çapı için
Pnömatik bağlantı 2	5/8" hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz çelik