


Otomatik T elemanı QSMT-5/32T-U

Ürün numarası: 190604

FESTO

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.

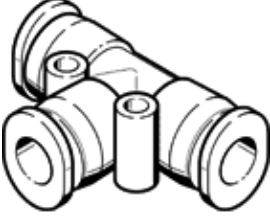

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	Mini
Nominal genişlik	2,4 mm
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün ağırlığı	2 g
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatlarının sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dış çap 5/32" hortum için
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 5/32" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik