


Çoklu dağıtıcı QSLV4-1/4-5/16-U

Ürün numarası: 190794

FESTO

4-katlı, 360° yönlendirilebilir.

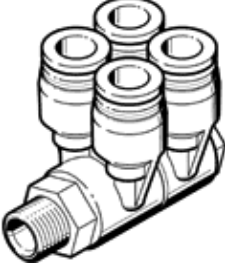

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	4,1 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Tank büyüklüğü	1
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	14 Nm
Ürün ağırlığı	57 g
Çıkışların sayısı	4
Giriş hatlarının sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış ölçüsü 1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 5/16" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme, vida dişli tapa	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik