


# Çoklu dağıtıcı QSYTF-3/8-3/8-U

Ürün numarası: 190836

FESTO

360° yönlendirilebilir, dışı altıgen erkek ve dişi dış.

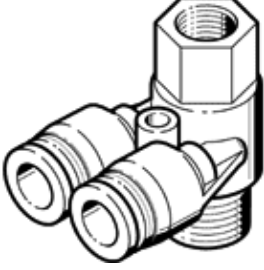

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	5,3 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Tank büyüklüğü	1
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 10 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	74,5 g
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış ölçüsü 3/8 NPT Dişi dış ölçüsü 3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 3/8" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, içi boş vida	Nikel kaplı pirinç
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik