


Çek valf HB-1/8-QS-1/4-U

Ürün numarası: 190860

FESTO

QS fiş konnektöründen erkek dişe doğru debi miktarı.
Bu tip vakum için uygundur

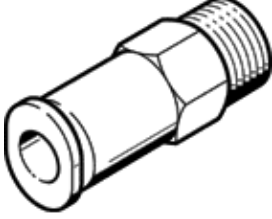

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çek valf fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-1/4
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Standart nominal debi	303 l/min
Çalışma basıncı	-1 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	Pirinç
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Min. diferansiyel basınç, açma	0,1 bar
Min. diferansiyel basınç, kapama	0,2 bar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	21 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun