 



# Basınç regülatörü LR-1/8-NPT-QS-5/32-U

Ürün numarası: 190927  
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2021'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO

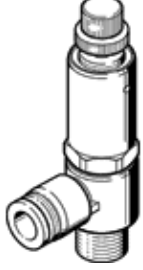

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	QS-5/32
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Giriş basıncı	0 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PBT-kuvvetlendirilmiş
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	36 g
Malzeme, vida dişli tapa	Pirinç