


# Soket çeşitleri

## KME-1-24-10-LED

Ürün numarası: 193455

FESTO

Kullanıma hazır, ME-valfler için.

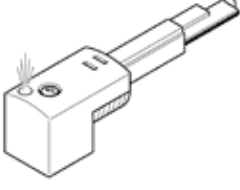

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Sinyal durum göstergesi	Sarı LED
Bağlantı şekli	Merkezi M3 vida ile bobinli valf üzerine
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	570 g
Elektriksel bağlantı 1	Açılı soket, kare tasarım, 3-pin, C tipi
Elektriksel bağlantı 2	Açık uç, 2-telli
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Topraklama bağlantısı	temin edilemez
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	Statik uygulamalar için
Min. Kablo bükme radyusu	52 mm
Kablo çapı	5,2 mm
Kablo çapındaki tolerans	± 0,1 mm
Kablo yapısı	2x0,75
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	TPE-U(PU)
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Gümüş kaplı bakır alaşım