


Körüklü silindir

EBS-80-110

Ürün numarası: 193794

FESTO

Bakım gerektirmez, Stick-Slip-Effekt oluşmaz, küçük yerler için uygun.
Körük kısımlarının düzgün kapanmasını temin etmek için geri dönüş strokları minimum 0.9 bar basınç var olmadığı sürece yerine getirilmemelidir (aksi takdirde daima diyaframin hasar görme riski vardır).
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.

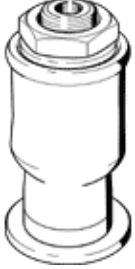

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	80
Gerekli olan kurma çapı	100 mm
Strok	110 mm
maksimum dışarı doğru hareket derecesi	205 mm
Max. Devirme açısı	15 deg
Max. Sapma	10 mm
Minimum kurma yüksekliği	95 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0,9 ... 8 bar
Kullanım havası	Basıncılı hava yağlı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Geriye döme kuvveti	350 N
Ürün ağırlığı	400 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G3/8
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Körük için malzeme bilgisi	CR