 



# Sartlandırıcı FRCS-3/4-D-5M-DI-MAXI

Ürün numarası: 194980

FESTO

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu,  
S-serisi, kilitlenebilir regülatör kafası.

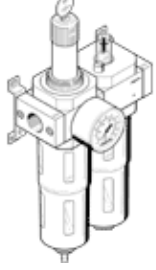

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Maxi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtrasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör Proportional-Standardnebelöler
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	43 cm <sup>3</sup>
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Giriş basıncı	1 ... 16 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,4 bar
Standart nominal debi	3.600 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2.950 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Gövde için malzeme bilgisi	Çinko pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC